 



# Amortisseur YSR-32-60

N° de pièce: 10871

FESTO

réglable, rechargeable

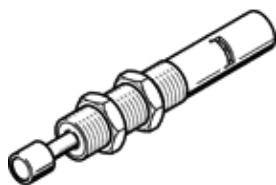

## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	32
Course	60 mm
Amortissement	réglable Caractéristique dure
Position de montage	indifférent
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	3 m/s
Temps de rappel court	0,4 s
Temps de rappel long	1 s
Mode de fonctionnement	à simple effet en poussée
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Longueur d'amortissement	60 mm
Force d'impact max.	6.400 N
Energie max. absorbée par course	380 J
Energie max. absorbée par heure	438.000 J
Energie résiduelle max.	2 J
Force de rappel	35 N
Poids du produit	1.600 g
Mode de fixation	avec contre-écrou
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière joints	NBR
Information matière corps	Acier zingué
Information matière tige de piston	Acier fortement allié