


# raccord enfichable en T

## QSMT-B-M3-4-20

N° de pièce: 130904  
Produit de fin de série

FESTO

Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe.  
Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2018. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.

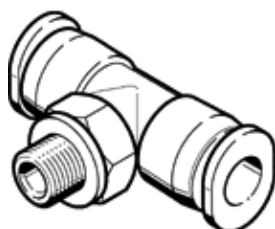

### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Mini
Diamètre nominal	1,3 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Bague d'étanchéité
Position de montage	indifférent
Taille du bidon	20
Conception	Principe push-pull
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Agrément	Germanischer Lloyd
Couple de serrage max.	0,7 Nm
Poids du produit	3,9 g
Nombre de sorties	2
Nombre d'alimentations	1
Raccord pneumatique 1	Filetage M3
Raccord pneumatique 2	pour diamètre extérieur de tuyau de 4 mm
Couleur de la bague de déverrouillage	bleu
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	PBT
Information matériau bague de désaccouplement	POM
Information matière joint de tuyau	NBR
Information matériau segment de fixation de tuyau	Acier fortement allié inoxydable