

# raccord enfichable en T

## QSTL-B-1/2-16-10


N° de pièce: 132150

Produit de fin de série

FESTO

Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2018. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.

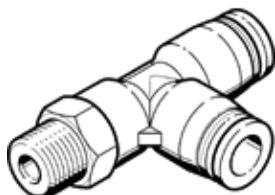

## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	10,9 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Revêtement
Position de montage	indifférent
Taille du bidon	10
Conception	Principe push-pull
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Agrément	Germanischer Lloyd
Couple de serrage max.	28 Nm
Poids du produit	93 g
Nombre de sorties	2
Nombre d'alimentations	1
Raccord pneumatique 1	Filetage R1/2
Raccord pneumatique 2	pour diamètre extérieur de tuyau de 16 mm
Couleur de la bague de déverrouillage	bleu
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	PBT
Information matériau bague de désaccouplement	POM
Information matière joint de tuyau	NBR
Information matériau segment de fixation de tuyau	Acier fortement allié inoxydable