


Raccord enfichable NPQP-D-R18-Q8

N° de pièce: 132419

FESTO

Fin de série. Disponible jusqu'en 2013.

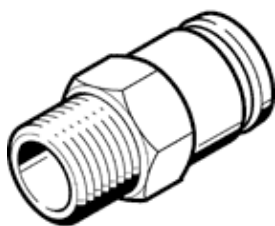

Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Taille | Standard |
| Diamètre nominal | 5,3 mm |
| Conception | Principe push-pull |
| Pression de service en fonction de la température | -0,95 ... 10 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 4 |
| Température ambiante | -20 ... 60 °C |
| Poids du produit | 4,5 g |
| Raccord pneumatique 1 | R1/8 |
| Raccord pneumatique 2 | pour diamètre extérieur de tuyau de 8 mm |
| Note sur la matière | Contenant de substances de silicone Conforme RoHS |
| Information matière corps | PP |
| Information matériau segment de fixation de tuyau | Acier fortement allié inoxydable |