


# Raccord enfichable NPQP-D-R14-Q4

N° de pièce: 132420

FESTO

Fin de série. Disponible jusqu'en 2013.

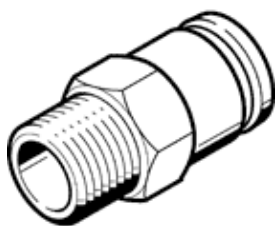

## Fiche technique

| Caractéristique                                   | Valeur   |
|---|--|
| Taille  | Standard   |
| Diamètre nominal                                  | 2,1 mm   |
| Conception  | Principe push-pull                                   |
| Pression de service en fonction de la température | -0,95 ... 10 bar                                     |
| Fluide de service                                 | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]             |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage     | Fonctionnement avec lubrification possible           |
| Classe de résistance à la corrosion KBK           | 4  |
| Température ambiante                              | -20 ... 60 °C  |
| Poids du produit                                  | 3,5 g  |
| Raccord pneumatique 1                             | R1/4   |
| Raccord pneumatique 2                             | pour diamètre extérieur de tuyau de 4 mm             |
| Note sur la matière                               | Contenant de substances de silicone<br>Conforme RoHS |
| Information matière corps                         | PP   |
| Information matériau segment de fixation de tuyau | Acier fortement allié inoxydable                     |