


cartridge

QSPLLKG10-5/32-U

N° de pièce: 132927

FESTO

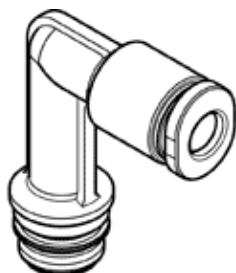

Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Taille | Mini |
| Diamètre nominal | 2,3 mm |
| Position de montage | indifférent |
| Taille du bidon | 10 |
| Conception | Principe push-pull |
| Pression de service plage de température complète | -0,95 ... 10 bar |
| Classification maritime | Voir certificat |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |
| Température ambiante | -5 ... 60 °C |
| Poids du produit | 2,4 g |
| Raccord pneumatique 1 | QSP...10 |
| Raccord pneumatique 2 | pour diamètre extérieur de tuyau de 5/32" |
| Couleur de la bague de déverrouillage | gris |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau corps | renforcé PA |
| Matériau bague de démontage | POM |
| Matériau joint de tuyau | NBR |
| Matériau collier de serrage | Acier fortement allié inoxydable |