


# kit axial EAMM-A-F28-40G

N° de pièce: 1454251

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.

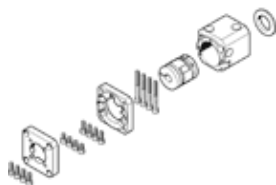

## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	8,2 Nm
Poids du produit	280 g
Code d'interface, actionneur	F28
Code d'interface, moteur	40G
Note sur la matière	Conforme RoHS