

# plaque d'extrémité CPE10-PRS-EP

N° de pièce: 164964


Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

pour distributeurs de la série Compact Performance.

N'utiliser sur cette embase que des raccords vissés à pas G.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

FESTO

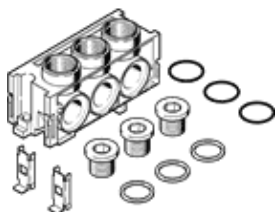

## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Poids du produit	70 g
Mode de fixation embase	à trou débouchant à rail symétrique
Raccord pneumatique 1	G1/4
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Matériau corps	renforcé PA