

 

électro distributeur CPA14-M1H-5/3-BS

N° de pièce: 173944
Produit de fin de série

FESTO

Ce type peut être utilisé pour le vide.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2018. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.

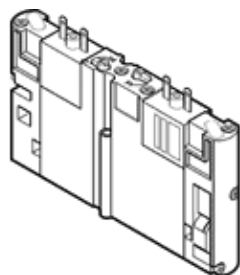

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/3, sous pression
Mode d'actionnement	électrique
Largeur	14 mm
Débit nominal normal	550 l/min
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Conception	Piston tiroir
Type de rappel	Ressort pneumatique
Diamètre nominal	5 mm
Fonction d'échappement	non réglable
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Commande manuelle auxiliaire	avec accessoires, bistable
Type de commande	piloté
Sens d'écoulement	irréversible
Pression de commande	3 ... 8 bar
Valeur b	0,27
Valeur C	2,5 l/sbar
Temps de commutation Arrêt	39 ms
Temps de commutation Marche	13 ms
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	Embase
Raccord pneumatique 2	Embase
Raccord pneumatique 3	Embase
Raccord pneumatique 4	Embase
Raccord pneumatique 5	Embase
Information matière joints	NBR
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression