


# Connecteur femelle multipôle IMP1-SD-25

N° de pièce: 18317

FESTO

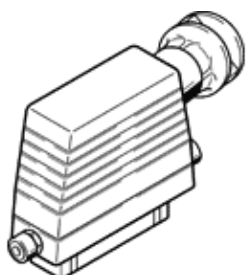

## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de câble admissible	11 ... 21 mm
Position de montage	indifférent
Plage de tension de service CA	$\leq 300$ V
Plage de tension de service CC	$\leq 250$ V
Courant admissible	10 A
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-40 ... 125 °C
Poids du produit	315 g
Section de raccordement	1,5 mm <sup>2</sup>
Connexion électrique	Connecteur femelle à 25 pôles
Presse-étoupe	Pg21
Mode de fixation	avec étrier de serrage
Information matière corps	Plastique Alliage léger moulé sous pression
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Alliage de cuivre argenté