


# Terminal de distributeurs IIMP-02-1/8-10-BU

N° de pièce: 18867

FESTO

G1/8, avec connecteur multipôle.

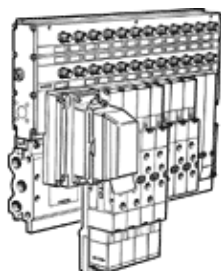

## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/2, monostable 5/2 bistable 5/3, sous pression 5/3 à l'échappement 5/3, fermé
Débit nominal normal	750 ... 1.000 l/min
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Pilotage électrique	Multipol
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	10
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Degré de protection	IP65
Mode d'actionnement	électrique
Type de terminal	02
Conception	Piston tiroir
Alimentation en air de pilotage	externe interne
Structure du terminal de distributeurs	Grille fixe
Pression de commande	1,5 ... 10 bar
Tension de service nominale CC	24 V
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone