 



# Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-3/8-NPT-QS-3/8-U

N° de pièce: 190950

FESTO

pour réglage du débit d'échappement, avec raccord orientable.  
Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA  
Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.

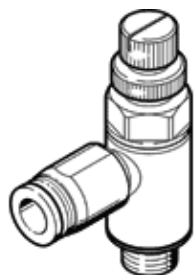

## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit unidirectionnelle
Raccord pneumatique 1	QS-3/8
Raccord pneumatique 2	NPT3/8-18
Elément de réglage	Vis moletée
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	657 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	367 l/min
Pression de service	1 ... 9 bar
Température ambiante	0 ... 60 °C
Information matière corps	renforcé PBT
Fluide de service	Air comprimé filtré, non lubrifié Air comprimé filtré, lubrifié
Position de montage	indifférent
Température du fluide	0 ... 60 °C
Poids du produit	68 g
Information matière embouts filetés	Laiton
Information matériau bague de désaccouplement	POM