

# Limiteur de débit unidirectionnel GR-QS-1/2

 

N° de pièce: 192756

FESTO

Débit réglable dans un sens.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.

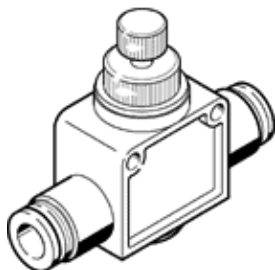

## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit unidirectionnelle
Raccord pneumatique 1	QS-1/2
Raccord pneumatique 2	QS-1/2
Elément de réglage	Vis moletée
Mode de fixation	au choix : à trou débouchant Pose de conduites
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	743 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	463 l/min
Pression de service	1 ... 9 bar
Température ambiante	0 ... 60 °C
Information matière corps	renforcé PBT
Fluide de service	Air comprimé filtré, non lubrifié Air comprimé filtré, lubrifié
Position de montage	indifférent
Température du fluide	0 ... 60 °C
Poids du produit	113 g
Information matériau bague de désaccouplement	POM
Information matériau vis de réglage	Laiton nickelé