


Vérin normalisé DNA-4"- -

N° de pièce: 193387

FESTO

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA
Selon la configuration, les illustrations, les données techniques sur la
fiche technique et les accessoires adéquats peuvent ne pas convenir au
produit sélectionné.

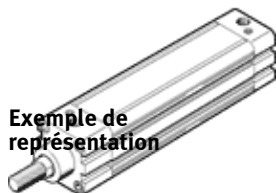

Fiche technique

~ConfIndependentDatasheet

| Caractéristique | Valeur |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Course | 0,5 ... 80 " |
| Diamètre de piston | 4" |
| Selon la norme | ANSI/NFPA |
| Pression de service | 0,6 ... 12 bar |
| Mode de fonctionnement | à double effet |
| Fluide de service | Air comprimé filtré |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 |
| Température ambiante | ≥ -20 °C |
| Information matière couvercle | Alliage d'aluminium |
| Information matière corps | Alliage d'aluminium |
| Information matière tige de piston | Acier fortement allié |