

vanne papillon

VZFB-SZ-4"-TT-V2V2E


N° de pièce: 2471272

Produit de fin de série

FESTO

Diamètre nominal 4", avec filetage, SMS 1145, EPDM, matériau 1.4301.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2022. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.

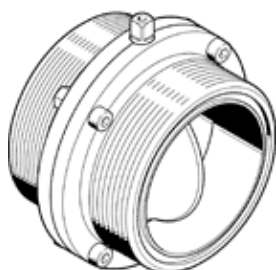

Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|--|
| Conception | Distributeur à disque 2/2 |
| Mode d'actionnement | manuel |
| Principe d'étanchéité | mou (joint) |
| Position de montage | indifférent |
| Mode de fixation | Pose de conduites |
| Raccordement vanne | Filetage extérieur/filetage extérieur |
| Largeur nominale DN | 4" |
| Sens d'écoulement | réversible |
| Pression nominale des distributeurs de process | 10 |
| Couple | 35 Nm |
| Selon la norme | SMS 1145 |
| Moyen | Eau Fluides neutres |
| Température du fluide | -10 ... 120 °C |
| Note sur la matière | Contenant de substances de silicone Conforme RoHS |
| Innocuité alimentaire | voir Informations complémentaires sur les matériaux |
| Matériau corps | Acier fortement allié inoxydable |
| Référence matériau : boîtier | 1.4301 |
| Matériau disque | Acier fortement allié inoxydable |
| Référence matériau : disque | 1.4301 |
| Matériau arbre | Acier fortement allié inoxydable |
| Référence matériau : arbre | 1.4301 |
| Poids du produit | 4.800 g |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 3 - Effets de corrosion forts |