 



Capteur de proximité SMT-10F-ZS-24V-K2,5Q-OE

N° de pièce: 526676

FESTO

électrique, sans contact, version à deux conducteurs, pour actionneurs
à rainure de 10 pour capteur, avec câble.

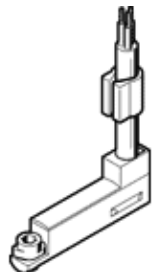

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Forme	pour rainure ronde
Agrément	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Principe de mesure	magnéto-résistif
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Sortie TOR	sans contact 2 fils
Fonction d'élément de commutation	Normalement ouvert
Reproductibilité de la valeur de commutation	+/- 0,1 mm
Temps d'activation	< 0,5 ms
Temps de désactivation	> 0,5 ms
Courant de sortie max.	50 mA
Pouvoir de coupure CC max.	1,5 W
Chute de tension	< 8 V
Courant résiduel	< 1 mA
Résistance aux courts-circuits	oui
Résistance aux surcharges	disponible
Plage de tension de service CC	10 ... 30 V
Protection contre les inversions de polarité	pour toutes les connexions électriques
Connexion électrique	Câble à 2 conducteurs
Sens de départ du raccord	dans l'axe
Longueur de câble	2,5 m
Information matière gaine de câble	PUR
Mode de fixation	intégré dans le profilé de vérin bloqué dans la rainure ronde insérable dans la rainure par le haut
Couple de serrage	0,4 Nm
Poids du produit	15,4 g
Information matière corps	PA Acier fortement allié inoxydable
Témoin d'état de commutation	LED jaune
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 60 °C
Degré de protection	IP65 IP67