


Manodétendeur MS4N-LR-1/8-D6-AS-Z

N° de pièce: 531425

FESTO

Pression de sortie maximale 7 bar, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, sens de passage de droite à gauche.

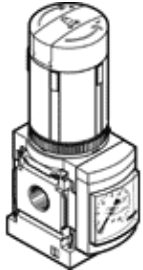

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	4
Série	MS
Sécurité d'actionnement	Bouton à serrure intégrée
Position de montage	indifférent
Conception	Détendeur à membrane à commande directe
Fonction de détendeur	Pression de sortie constante avec échappement secondaire à reflux
Affichage de pression	avec manomètre
Plage de réglage de pression	0,3 ... 7 bar
Pression d'entrée 1	0,8 ... 14 bar
Hystérésis de pression max.	0,25 bar
Débit nominal normal	1.150 l/min
Fluide de service	Air comprimé
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	225 g
Mode de fixation	avec accessoires au choix : Montage sur face avant Pose de conduites
Raccord pneumatique 1	NPT1/8-27
Raccord pneumatique 2	NPT1/8-27
Information matière embase	Aluminium moulé sous pression
Information matière élément de commande	POM PA
Information matière joints	NBR
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression
Information matière membrane	NBR