


# coupleur rapide KD4-N-9

N° de pièce: 531641

FESTO

auto-obturant

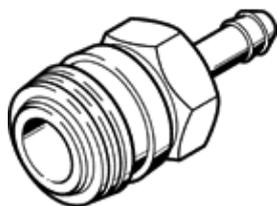

## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	7,4 mm
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 12 bar
Débit nominal normal	1.008 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	57 g
Raccord pneumatique 1	N-9
Note sur la matière	Conforme RoHS