


Portique linéaire DHSL-2DGE25ZR-DGEA18

N° de pièce: 542997

FESTO

Composé d'un axe à courroie crantée électrique avec un axe de guidage et un bras mobile électrique, positionnement dynamique. Interfaces définies pour la gamme Festo d'actionneurs rotatifs et pinces. A commander en kit ou complètement monté et installé.

Vous recevrez une offre sans engagement pour votre projet. Veuillez cliquer en haut sur le symbole Demande par FAX.

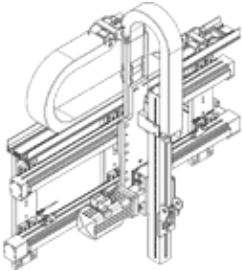

Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|--|
| Groupe | Portique 2D 2.0 |
| Charge utile | 0 ... 4 kg |
| Entraînement axe Z | DGEA-18 |
| Mode d'entraînement axe Z | électrique Courroie crantée DGEA |
| Position intermédiaire axe Z | indifférente |
| Course axe Z | 0 ... 400 mm |
| Reproductibilité en fin de course axe Z | ± 0,05 mm |
| Reproductibilité en position intermédiaire axe Z | ± 0,05 mm |
| Entraînement axe Y | 2x DGE-25-ZR-KF |
| Mode d'entraînement axe Y | électrique Courroie crantée avec guidage à billes |
| Position intermédiaire axe Y | indifférente |
| Course axe Y | 0 ... 2.000 mm |
| Reproductibilité en fin de course axe Y | ± 0,1 mm |
| Reproductibilité en position intermédiaire axe Y | ± 0,1 mm |