


# kit axial EAMM-A-S38-42A

N° de pièce: 560685

☆ Programme standard

convient pour les actionneurs électriques.

FESTO

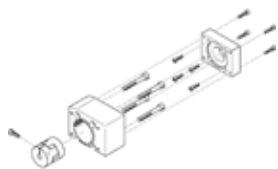

## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	3,5 Nm
Poids du produit	410 g
Code d'interface, actionneur	S38
Code d'interface, moteur	42A
Note sur la matière	Conforme RoHS