


# bloc de raccordement VABM-B10-25E-N12-10-P3

N° de pièce: 8026296

FESTO

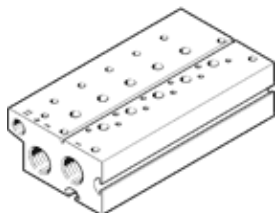

## Fiche technique

| Caractéristique                             | Valeur                         |
|---|--------------------------------|
| Dimension modulaire                         | 27,5 mm                        |
| Position de montage                         | indifférent                    |
| Nombre max. d'emplacements de distributeurs | 10                             |
| Classe de résistance à la corrosion KBK     | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS                             | VDMA24364-B1/B2-L              |
| Poids du produit                            | 2.598 g                        |
| Mode de fixation                            | à trou débouchant              |
| Raccord de pilotage 12                      | 1/8 NPT                        |
| Raccord pneumatique 1                       | 1/2 NPT                        |
| Raccord pneumatique 3                       | 1/2 NPT                        |
| Note sur la matière                         | Conforme RoHS                  |
| Matériau barrette de raccordement           | Alliage d'aluminium            |