


# bloc de raccordement VABM-B10-25S-G38-2-P3

N° de pièce: 8026297

FESTO

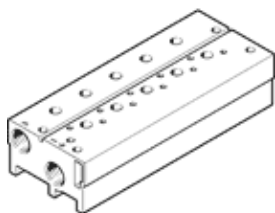

## Fiche technique

| Caractéristique                             | Valeur                         |
|---|--------------------------------|
| Dimension modulaire                         | 27,5 mm                        |
| Position de montage                         | indifférent                    |
| Nombre max. d'emplacements de distributeurs | 2                              |
| Classe de résistance à la corrosion KBK     | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS                             | VDMA24364-B1/B2-L              |
| Poids du produit                            | 369 g                          |
| Mode de fixation                            | à trou débouchant              |
| Raccord pneumatique 1                       | G3/8                           |
| Raccord pneumatique 3                       | G3/8                           |
| Note sur la matière                         | Conforme RoHS                  |
| Matériau barrette de raccordement           | Alliage d'aluminium            |