


plaque d'alimentation VABF-B10-30-P1A4-G38-P3

N° de pièce: 8026435

FESTO

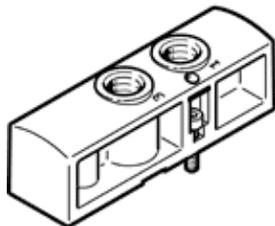

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Pression de service MPa	-0,09 ... 1 MPa
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Couple de serrage max.	6 Nm
Poids du produit	121 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G3/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau plaque d'alimentation	Aluminium moulé sous pression