

câble de liaison


NEBC-D12G4-KS-10-R3G4

N° de pièce: 8031122

Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2019. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.

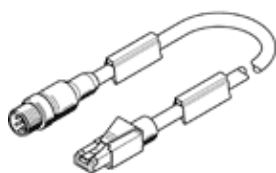

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Poids du produit	455 g
Connexion électrique 1	Connecteur mâle droit, M12x1, 4 pôles, codage D, blindage possible Connecteur droit, RJ45, 4 pôles
Plage de tension de service CC	0 ... 50 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	1 A
Résistance aux tensions transitoires	0,8 kV
Spécification câble Ethernet	Type : CAT.5
Longueur de câble	10 m
Caractéristique du câble	Basic
Conditions de test, conduite	Résistance à la torsion selon la norme Festo
Rayon de courbure de câble min.	52 mm
Diamètre de câble	6,4 mm
Tolérance de diamètre de câble	± 0,2 mm
Structure du câble	2x(2x0,14)
Section nominale de conducteur	0,14 mm ²
Section de raccordement	0,14 mm ²
Degré de protection	IP20 IP67
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-20 ... 80 °C
Note sur la matière	Conforme RoHS
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Information matière gaine de câble	TPE-U(PUR)
Couleur de la gaine de câble	bleu
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Laiton nickelé et doré