


## Provjeriti ventil H-3/8-B

Broj dijela: 11690

FESTO

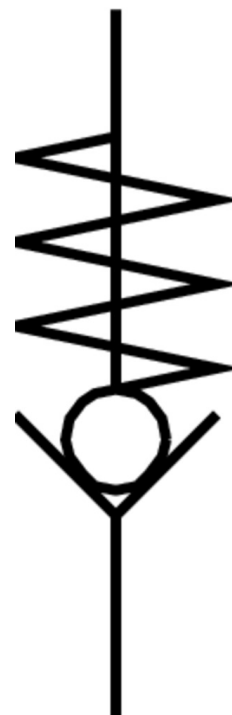

## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	G3/8
Pneumatski priključak 2	G3/8
Vrsta montaže	može se uvrnuti
Radni tlak	0.04 MPa...1.2 MPa 0.4 bar...12 bar
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Materijal za kućište	Anodised wrought aluminium alloy
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Položaj montaže	po želji
Normalni nazivni protok 1→2 (6-5)	2000 l/min
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-10 °C...60 °C
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C

<b>Svojstvo</b>	<b>Vrijednost</b>
Kontrolni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]
Maksimalni moment zatezanja	20 Nm
Težina proizvoda	34 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR