


# Prigušivač zvuka AMTE-M-LH-G14

Broj artikla: 1205861

★ Osnovni proizvodni program

Pogodno za smanjenje buke kod odzračnih izlaza pneumatskih sustava.

FESTO

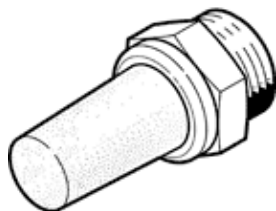

## Tehnički podaci

| Svojstvo                            | Vrijednost                                      |
|-------------------------------------|---|
| Položaj ugradnje                    | proizvoljno                                     |
| Veličina pakiranja                  | 20  |
| Operating pressure MPa              | 0 ... 1 MPa                                     |
| Pogonski tlak                       | 0 ... 10 bar                                    |
| Protok prema atmosferi              | 3.140 l/min                                     |
| Pogonski medij                      | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Moguć nauljeni pogon                            |
| Klasa korozione otpornosti KBK      | 1 - niska otpornost na koroziju                 |
| PWIS conformity                     | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Razina zvučnog tlaka                | 83 dB(A)  |
| Temperatura okoline                 | -40 ... 80 °C                                   |
| Težina proizvoda                    | 13 g  |
| Pneumatski priključak               | G1/4  |
| Material of silencer insert         | Bronca  |
| Material of threaded plug           | Mjed  |
| Materijal - napomena                | RoHS sukladno                                   |