


L utični priključak QSL-B-3/8-12-10

Broj artikla: 132129
Proizvod u napuštanju

FESTO

Orijentacija 360°, vanjski navoj s vanjskim šestobridom.
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.

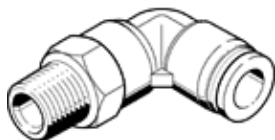

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	7 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Oplaštenje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina pakiranja	10
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Dozvola	Germanischer Lloyd
Maks. pritezni moment	22 Nm
Težina proizvoda	31,6 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj R3/8
Pneumatski priključak 2	za savitljivu cijev vanjskog promjera 12 mm
Boja, prsten za otpuštanje	plavo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	PBT
Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje	POM
Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi	NBR
Informacija o materijalu, stezni segment savitljive cijevi	visokolegirani čelik, nehrđajući