


T utični priključak QST-B-1/8-10-20

Broj artikla: 132132
Proizvod u napuštanju

FESTO

Orijentacija 360°, vanjski navoj s vanjskim šestobridom.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2018. Alternativni proizvod vidi Support Portal.

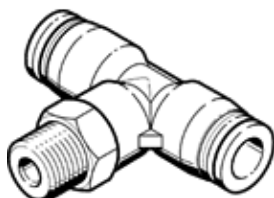

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	4,9 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Oplaštenje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina pakiranja	20
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Dozvola	Germanischer Lloyd
Maks. pritezni moment	7 Nm
Težina proizvoda	24,1 g
Broj odlaza	2
Broj dovoda	1
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj R1/8
Pneumatski priključak 2	za savitljivu cijev vanjskog promjera 10 mm
Boja, prsten za otpuštanje	plavo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	PBT
Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje	POM
Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi	NBR
Informacija o materijalu, stezni segment savitljive cijevi	visokolegirani čelik, nehrđajući