


# Priključna letva VABM-C8-12E-G14-2-M1-L

Broj artikla: 1361863

FESTO

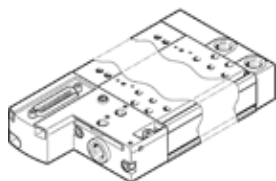

## Tehnički podaci

| Svojstvo                                    | Vrijednost                      |
|---|---------------------------------|
| Mjera rastera                               | 12 mm                           |
| Maks. broj ventilskih mjesta                | 2                               |
| Klasa korozione otpornosti KBK              | 0 - bez otpornosti na koroziju  |
| PWIS conformity                             | VDMA24364-B1/B2-L               |
| Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila | 0,6 Nm                          |
| Maks. pritezni moment, zidna montaža        | 5 Nm                            |
| Težina proizvoda                            | 382 g                           |
| Pneumatski priključak 1                     | G1/4                            |
| Pneumatski priključak 3                     | G1/4                            |
| Pneumatski priključak 5                     | G1/4                            |
| Materijal - napomena                        | RoHS sukladno                   |
| Material manifold                           | Aluminijska legura za gnječenje |