


# Aksijalni komplet EAMM-A-F28-40G

Broj artikla: 1454251

FESTO

Prikladno za električne pogone

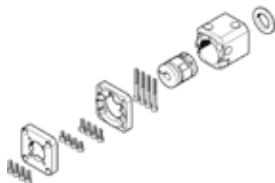

## Tehnički podaci

| Svojstvo                 | Vrijednost    |
|--------------------------|---------------|
| Položaj ugradnje         | proizvoljno   |
| Temperatura ležaja       | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 %      |
| Mehanička zaštita        | IP40          |
| Temperatura okoline      | -10 ... 60 °C |
| Prenosivi okretni moment | 8,2 Nm        |
| Težina proizvoda         | 280 g         |
| Kod sučelja, pogon       | F28           |
| Cod sučelja, Motor in    | 40G           |
| Materijal - napomena     | RoHS sukladno |