


Prigušni ventil GRLO-10-UNF-3/16-B

Broj artikla: 151570

FESTO

bez povratne funkcije, sa zakretnim priključkom.
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.

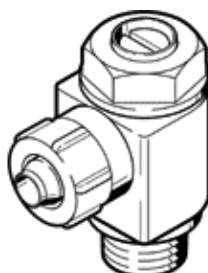

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušna funkcija
Pneumatski priključak 2	UNF10-32
Element namještanja	Vijak s prorezom
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pogonski medij	filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm filtrirani, nauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm
Temperatura medija	-10 ... 60 °C