

 

Regulator tlaka LRMA-QS-4

Broj artikla: 153495
Proizvod u napuštanju

s manometrom.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2021. Alternativni proizvod vidi Support Portal.

FESTO

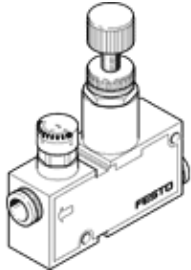

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan sa sekundarnim odzračivanjem
Pneumatski priključak 1	QS-4
Pneumatski priključak 2	QS-4
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Normalni nazivni protok	50 l/min
Ulazni tlak 1	0 ... 9 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Material housing	PBT ojačan
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Osiguranje aktiviranja	Narovašeni vijak s kontramicom
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	direktno upravljani klipni regulacioni ventil s prolaznom opskrbom zraka
Pokaz tlaka	s manometrom
Područje regulacije tlaka	1 ... 8 bar
Težina proizvoda	45 g
Material of threaded plug	Mjed poniklano
Material of threaded seal	PTFE