

T utični spoj QST-5/16T-1/4-U


Broj artikla: 153732

FESTO

s redukcijom.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.

Napušten tip. Isporuka do 2011.

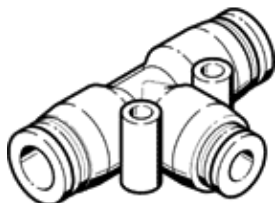

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	3,8 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina pakiranja	1
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Pogonski tlak	-0,95 ... 10 bar
Pogonski tlak ovisan o temperaturi	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak Vakuum
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Dozvola	Germanischer Lloyd
Težina proizvoda	14 g
Broj odlaza	2
Broj dovoda	1
Pneumatski priključak, dovod	za savitljivu cijev vanjskog promjera 5/16"
Pneumatski priključak, odvojak	za savitljivu cijev vanjskog promjera 1/4" za savitljivu cijev vanjskog promjera 5/16"
Boja, prsten za otpuštanje	sivo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	PBT
Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje	POM
Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi	NBR
Informacija o materijalu, stezni segment savitljive cijevi	visokolegirani čelik, nehrđajući