


Y - utični spoj QSMY-1/8T-U

Broj artikla: 153921

FESTO

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.

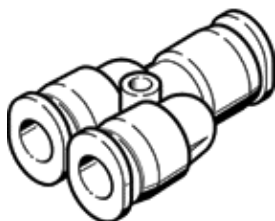

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Mini
Nazivni promjer	1,2 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina pakiranja	1
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Dozvola	Germanischer Lloyd
Težina proizvoda	3,7 g
Broj odlaza	2
Broj dovoda	1
Pneumatski priključak 1	za savitljivu cijev vanjskog promjera 5/32"
Pneumatski priključak 2	za savitljivu cijev vanjskog promjera 5/32"
Boja, prsten za otpuštanje	sivo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	PBT
Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje	POM
Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi	NBR
Informacija o materijalu, stezni segment savitljive cijevi	visokolegirani čelik, nehrđajući