


# Cilindar zaustavljač STAF-50-30-P-A-K

Broj artikla: 164881

FESTO

s prekretnom polugom i integriranom prirubnom pločom.  
Ovaj se proizvod ne smije primijeniti u tekućim okolišnim medijima.  
Moguće jednostavno prepravljanje na dvoradni cilindar.

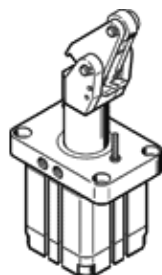

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	30 mm
Promjer klipa	50 mm
Prigušivanje	P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano
Položaj ugradnje	okomito
Način funkcioniranja	jednoradni vučno
Konstruktivna struktura	Klipnjača s prekretnom polugom
Prepoznavanje pozicije	za beskontaktni prekidač
Varijante	jednostrana klipnjača
Osiguranje od zakretanja / vođenje	Šipka za vođenje
Pogonski tlak	1,5 ... 10 bar
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak
Klasa korozije otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	5 ... 60 °C
Udarana sila	1.200 N
Težina proizvoda	1.810 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak	G1/8
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE
Informacija o materijalu, poklopac	Aluminij
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminij
Informacija o materijalu, klipnjača	visokolegirani čelik, nehrđajući