
 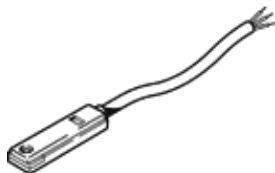


Beskontaktni prekidač SMT-8-NS-K-LED-24-B

Broj artikla: 171180

FESTO

električno, beskontaktno, NPN, za pogone s T-utorom, s kabelom



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	za T utor
Odgovara normi	EN 60947-5-2
Dozvola	C-Tick
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a
Princip mjerenja	magnetootporno
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Uklopni izlaz	NPN
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Ponovljivost sklopne vrijednosti	+/- 0,1 mm
Uklopno vrijeme	≤ 1 ms
Isklopno vrijeme	≤ 0,8 ms
Maks. izlazna struja	100 mA
Maks. uklopna snaga DC	3 W
Pad napona	≤ 1,5 V
Preostala struja	0,002 mA
Otpornost na kratki spoj	da
Otpornost na preopterećenje	postoji
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	Kabel 3-žilno
Odlazni smjer, priključak	uzduž
Duljina kabla	2,5 m
Informacija o materijalu, plašt kabla	PUR
Vrsta pričvršćenja	stegnuto u T utoru uzdužno se može uvući u utor
Pritezni moment	0,2 Nm
Težina proizvoda	30 g
Informacija o materijalu, kućište	TPE-U(PU) visokolegirani čelik, nehrđajući
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67