


Aksijalni komplet EAMM-A-P5-28B-28A

Broj dijela: 1731474

FESTO

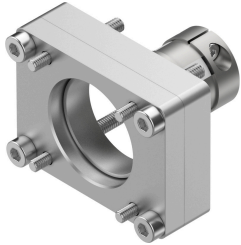

Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Prenosivi moment	1.1 Nm
Težina proizvoda	40 g
Pogon koda sučelja	P5-28B
Kod sučelja Motor In	28 A
Kučište spojke koda sučelja	28B
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS