


# Prigušno-povratni ventil GRGZ-M5-QS-3-LF-C

Broj artikla: 175064

FESTO

Prigušivanje u dotoku zraka finom prigušnicom i QS-utičnim navojnim spojem.

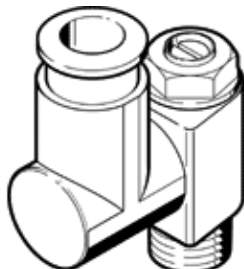

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušno-povratna funkcija
Pneumatski priključak 1	QS-3
Pneumatski priključak 2	M5
Element namještanja	Vijak s prorezom
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	48 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	36 ... 52 l/min
Pogonski tlak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pogonski medij	filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm filtrirani, nauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Normalni protok u smjeru prigušenja 6 -> 0 bara	80 l/min
Normalni protok u povratnom smjeru 6 -> 0 bara	60 ... 90 l/min
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	1,5 Nm
Težina proizvoda	14 g
Informacija o materijalu, navojni čep	poniklano Mjed
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje	POM
Informacija o materijalu, regulacioni vijak	Mjed
Informacija o materijalu, zakretni priključak	Cinkov tlačni lijev