


Priključni vod KMP1-02-II-4-5

Broj artikla: 175654
Proizvod u napuštanju

FESTO

za ventilski blok IIMP-02, pripremljen za četiri ventilska mjesta, 5 m dug.
Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi
Support Portal.

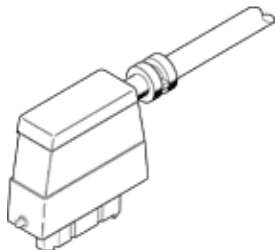

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje pogonskog napona AC	≤ 300 V
Područje pogonskog napona DC	≤ 250 V
Strujna opteretivost	4 A
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	5 ... 70 °C
Temperatura okoline	-30 ... 70 °C
Težina proizvoda	1.933 g
Električni priključak	25-polno Utičnica
Struktura kabela	25 x 0,75 mm ²
Promjer kabela	13 mm
Duljina kabela	5 m
Vrsta pričvršćenja	sa steznim lukom
Informacija o materijalu, kućište	Tlačni lijev od lakog metala
Informacija o materijalu, plašt kabela	PE
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bakrena slitina posrebreno