


# Multipol utičnica IMP1-SD-25

Broj artikla: 18317

FESTO

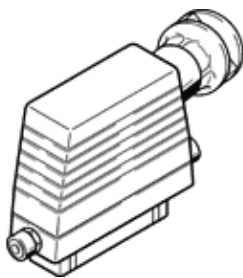

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Dozvoljeni promjer kabela	11 ... 21 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje pogonskog napona AC	$\leq 300$ V
Područje pogonskog napona DC	$\leq 250$ V
Strujna opteretivost	10 A
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-40 ... 125 °C
Težina proizvoda	315 g
Presjek priključka	1,5 mm <sup>2</sup>
Električni priključak	Utičnica 25-polno
Navojni spoj kabela	Pg21
Vrsta pričvršćenja	sa steznim lukom
Informacija o materijalu, kućište	Plastika Tlačni lijev od lakog metala
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bakrena slitina posrebreno