


# T adapter FB-TA

Broj artikla: 18498

FESTO

za Feldbus priključak na ventilske i instalacijske blokove.

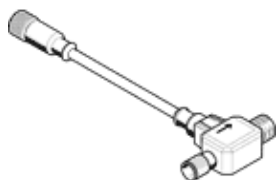

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje pogonskog napona AC	$\leq 10$ V
Područje pogonskog napona DC	$\leq 30$ V
Strujna opteretivost	4 A
Mehanička zaštita	IP67
Temperatura okoline	-25 ... 90 °C
Težina proizvoda	37 g
Električni priključak	Utikač / utičnica M12x1 / M12x1 5-polno / 5-polno
Struktura kabla	2x0,25
Promjer kabla	5 mm
Vrsta pričvršćenja	sa slijepom maticom
Informacija o materijalu, kućište	PA
Informacija o materijalu, plašt kabla	PVC
Informacija o materijalu, utični kontakti	Mjed poniklano i pokositreno