

Blok podnožja CPE10-PRSGO-3


Broj artikla: 187819

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

za ventile serije Compact Performance, s otvorenim PRS-kanalima.
Kod ovog priključnog bloka smiju se upotrijebiti samo priključci s G navojem .

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO

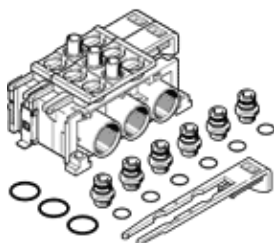

Tehnički podaci

| Svojstvo | Vrijednost |
|-------------------------------------|---|
| Maks. broj ventilskih mjesta | 3 |
| Pogonski medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK | 2 - umjerena otpornost na koroziju |
| Težina proizvoda | 70 g |
| Vrsta pričvršćenja priključne ploče | s prolaznim provrtom sa H - profilom |
| Pneumatski priključak 1 | G1/4 |
| Materijal - napomena | Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno |
| Material housing | PA ojačan |