


Slobodni hod FLSM-8-R

Broj artikla: 188524

FESTO

za zakretni pogon DSM.

Ovi se pogoni na upit mogu isporučiti s ATEX-odobrenjem. Podaci u listi podataka "ATEX-označavanje", "ATEX-temperatura okoline" i "CE-znak" odnose se na pogone s odobrenjem.

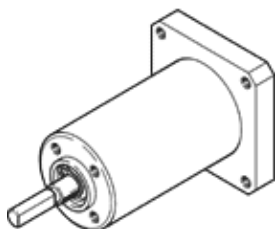

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	8
Smjer vrtnje	Desni hod
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	0,35 Nm
Težina proizvoda	125 g
Material housing	Aluminijska legura za gnječenje
Material sleeve	Čelik
Material shaft	Čelik