


Utični priključak QSMK-10-32-UNF-1/8-U

Broj artikla: 190703

FESTO

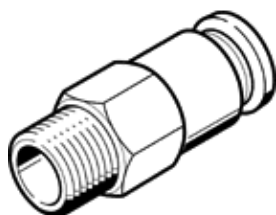

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Mini
Nazivni promjer	1,6 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Brtveni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina pakiranja	1
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:::]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	1,5 Nm
Težina proizvoda	9,5 g
Pneumatski priključak 1	10-32 UNF-2A
Pneumatski priključak 2	za savitljivu cijev vanjskog promjera 1/8"
Boja, prsten za otpuštanje	sivo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	Mjed poniklano
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nehrđajući