


Višestruki razdjelnik QSYTF-3/8-3/8-U

Broj artikla: 190836

FESTO

Orijentacija 360°, vanjski i unutarnji navoj s vanjskim šestobridom.

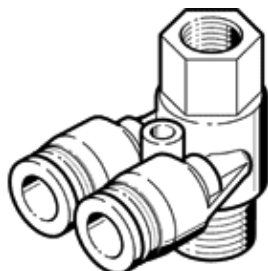

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Standard
Nazivni promjer	5,3 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Oplaštenje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Veličina pakiranja	1
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	74,5 g
Broj odlaza	2
Broj dovoda	1
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj 3/8 NPT Unutarnji navoj 3/8 NPT
Pneumatski priključak 2	za savitljivu cijev vanjskog promjera 3/8"
Boja, prsten za otpuštanje	sivo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Material housing	PBT
Material hollow bolt	Poniklani mesing
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	visokolegirani čelik, nehrđajući