

# Regulator tlaka

 

## LRMA-1/4-NPT-QS-1/4-U

Broj artikla: 190922  
Proizvod u napuštanju

FESTO

s manometrom.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2021. Alternativni proizvod vidi Support Portal.

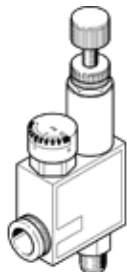

### Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak 2	QS-1/4
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Ulazni tlak 1	0 ... 10 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Material housing	PBT ojačan
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	94,3 g
Material of threaded plug	Mjed