 



# Regulacijski ventil diferencijalnog tlaka LRLLM-1/16-NPT-QS-1/8-U

Broj artikla: 192828

FESTO

bez manometra, s vanjskim navojem i QS-utičnim priključkom.  
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.  
Napušten tip. Isporuka do 2011.

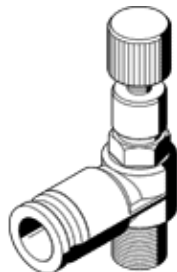

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija kontrolera	Diferencijalni tlak konstantan
Pneumatski priključak 1	NPT1/16-27
Vrsta pričvršćenja	na uvrtanje
Ulazni tlak 1	0 ... 9 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Informacija o materijalu, kućište	PBT ojačan
Pogonski medij	filtrirani komprimirani zrak
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	16 g
Informacija o materijalu, navojni čep	Mjed