


# Leptirasti zatvarač VZFB-D-25-WW-V2V2E

Broj artikla: 2466705  
Proizvod u napuštanju

FESTO

Nominal width DN25, with welded ends, DIN 11850, EPDM, material 1.4301.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2022. Alternativni proizvod vidi Support Portal.

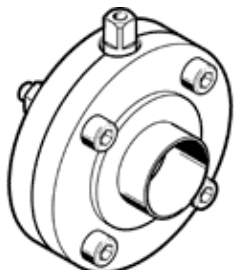

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerni pločasti razvodnik
Način aktiviranja	ručno
Princip brtvljenja	mekano
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vrsta pričvršćenja	Ugradnja vodova
Priključak procesnog ventila	Zavareni krajevi/zavareni krajevi
Nazivni promjer DN	25
Smjer strujanja	reverzibilno
Nazivni tlak armature	10
Moment aktiviranja	8 Nm
Zasnovano na normi	DIN 11851
Medij	Voda neutralne tekućine
Temperatura medija	-10 ... 120 °C
Materijal - napomena	Sadrži materijale sa supstancama koje ometaju kvašenje lakom RoHS sukladno
Sigurnost hrane	Vidi dodatne informacije
Material housing	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala kućišta	1.4301
Material disc	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala ploče	1.4301
Material shaft	visokolegirani čelik, nehrđajući
Broj materijala vratila	1.4301
Težina proizvoda	900 g
Klasa korozione otpornosti KBK	3 - visoka otpornost na koroziju