


Pokaz tlaka

OHI-PK-3

Broj artikla: 32608

FESTO

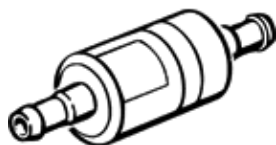

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Pogonski tlak	1 ... 8 bar
Pogonski medij	filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak filtrirani, nauljeni komprimirani zrak
Pneumatski priključak	Utična nazuvica PK-3