


# Jedinica za vođenje FEN-40- -KF

Broj artikla: 33485

FESTO

Napušten tip. Isporuka do 2008.

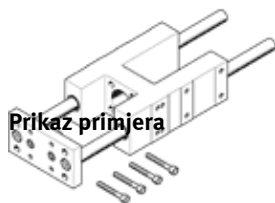

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	40
Hod	10 ... 500 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Kuglično vođenje
Konstruktivna struktura	Vodilica
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Sila posmaka	15 N
Prirast težine po 10 mm hoda	32 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	2.370 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Informacija o materijalu, element vođenja	Čelik za poboljšanje
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano